


Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403130



Шайба с большим наружным диаметром

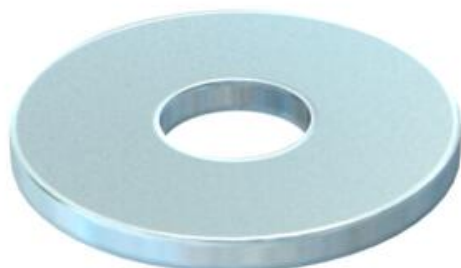

St

Сталь


G

гальванически оцинкованный

Исходные данные

Артикульный номер	3403130
Тип	WS M8 G25 G
Обозначение 1	Большая шайба
Производитель	OBO
Размер	M8, Ø25mm
Материал	Сталь
Поверхность	гальванически оцинкованный
Стандарт поверхности	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Шт.
Масса	0,408 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,01 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

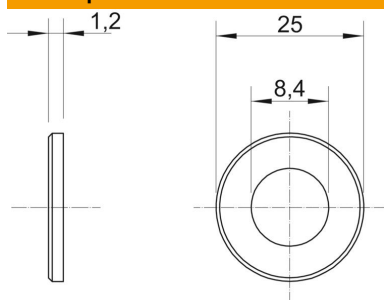

Толщина листа	0,05 in
Размер D	0,98 in
Размер d	0,33 in
Размер d	8,4 мм
Размер d макс.	25 мм
Размер d мин.	25 мм
Размер h	1,2 мм

Технический паспорт

Шайба с большим наружным диаметром

Артикульный номер: 3403130



Технические характеристики

Фасеточный	нет
Закаленная поверхность	нет
Резьба	M8
Внутренний диаметр	8,4 мм
Прочность материала	1,2 мм