

Технический паспорт

Настенный уголок

Артикульный номер: 6015379



Настенный уголок для малых нагрузок для крепления к бетону




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6015379
Тип	WW 100 20 FS
Обозначение 1	Настенный уголок
Производитель	OBO
Размер	208x108
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	30 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7668 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Размеры

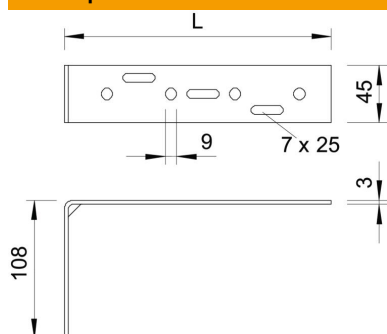

Длина	108 мм
Ширина	208 мм
Высота	45 мм
Размер L	208 мм

Технический паспорт

Настенный уголок

Артикульный номер: 6015379



Технические характеристики

Исполнение	Настенный кронштейн
Нагрузка (F) кН	0,09 кН
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет