

Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Basic, черный

Артикульный номер: 5408014



Информация по прокладке проводки OBO isCon® Basic содержится в руководстве по монтажу.

- изолированный молниеотвод с высоким пробивным напряжением
- для соблюдения разделительного интервала согласно IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) при H1/150 кА
- эквивалентный разделительный интервал $se \leq 0,45$ м (воздух) и $se \leq 0,90$ м (твердый строительный материал)
- протестировано в соответствии со стандартом IEC TS 62561-8
- без содержания галогенов
- пожарная нагрузка 3,3 кВтч/м

Исходные данные

Артикульный номер	5408014
Тип	isCon BA 45 SW
Обозначение 1	Изолированный токоотвод
Обозначение 2	бухта 100 м
Производитель	OBO
Размер	Ø20mm
Цвет	черный
Минимальная единица продажи	100
Единица расхода	Метр
Масса	57 кг
Единица веса	кг/100 м


Технический паспорт

Изолированный токоотвод isCon® Basic, черный

Артикульный номер: 5408014



Размеры

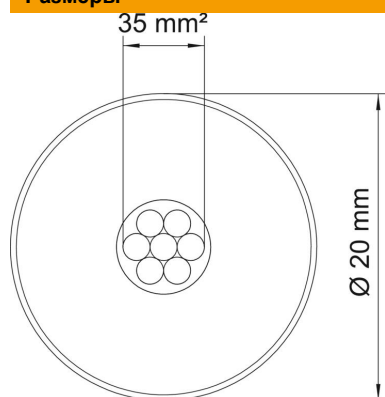

Технические характеристики

Количество отдельных проводов	7
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением	да
Кольцо стандартного размера (ок. м)	100
Length tolerance ±	5 %
Поперечное сечение	35 мм²
Свойство материала	Прочее
Оболочка материала	EVA
Эквивалентный разделительный интервал с(e)/м	0,45