


# Технический паспорт

Держатель из нержавеющей стали, с натяжной лентой

Артикульный номер: 5408068



Держатель для токоотвода OBO isCon®, для монтажа к трубе с помощью натяжной ленты 2 м.

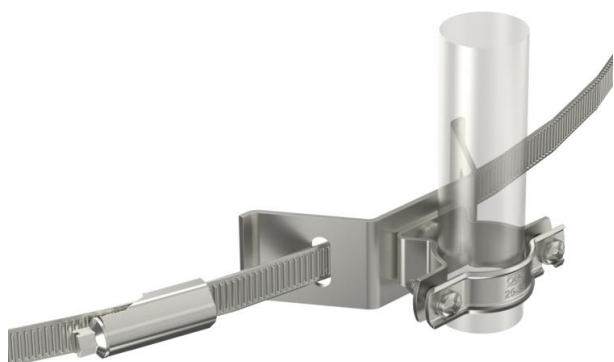

**A2** Нержавеющая сталь

## Исходные данные

Артикульный номер	5408068
Тип	isCon HS 26 VA
Обозначение 1	Держатель провол.с монт лентой
Обозначение 2	для провода isCon серый
Производитель	OBO
Размер	Ø26mm
Цвет	светло-серый
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	25,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.



# Технический паспорт

Держатель из нержавеющей стали, с натяжной лентой

Артикульный номер: 5408068



## Размеры

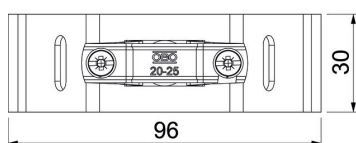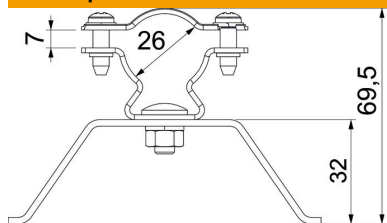

Размер d мин.	26 мм
Размер H	69,5 мм
Размер L	7 мм

## Технические характеристики

Материал нижней части	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал мостика	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Материал верхней части	V2A
Материал нижней части	V2A