

Технический паспорт

Держатель из нержавеющей стали, с натяжной лентой

Артикульный номер: 5408052



Держатель для токоотвода OBO isCon®, для монтажа к трубе с помощью натяжной ленты 2 м.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер | 5408052 |
| Тип | isCon HS VA |
| Обозначение 1 | Держатель провода с мон.лентой |
| Обозначение 2 | для провода isCon |
| Производитель | OBO |
| Размер | Ø23mm |
| Цвет | черный |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 10 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 25,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |


Технический паспорт

Держатель из нержавеющей стали, с натяжной лентой


Артикульный номер: 5408052



Размеры

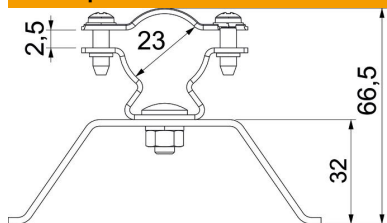

| | |
|---------------|---------|
| Размер d мин. | 23 мм |
| Размер H | 66,5 мм |
| Размер L | 2,5 мм |

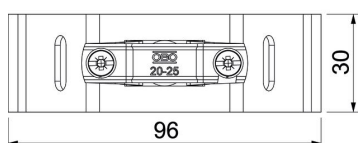

Технические характеристики

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Материал нижней части | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Материал мостика | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Материал верхней части | V2A |
| Материал нижней части | V2A |