

Технический паспорт

Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium

Артикульный номер: 5408064



- держатель для провода OBO isCon®, для монтажа на кровельных и настенных надстройках;

- с пружинной гайкой для надежной фиксации.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5408064
Тип	isCon H 26 VA
Обозначение 1	Держатель провода
Обозначение 2	для провода isCon серый
Производитель	OBO
Размер	Ø26mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	3,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,2533 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Держатель провода VA для isCon® Professional+ / Premium



Артикульный номер: 5408064

OBO
BETTERMANN

Размеры

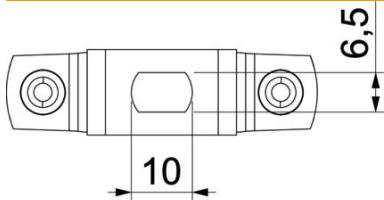

Длина	59 мм
Размер A	58 мм
Размер B	42 мм
Размер d мин.	26 мм
Размер H	37 мм
Размер L	7 мм
Размер t	16 мм

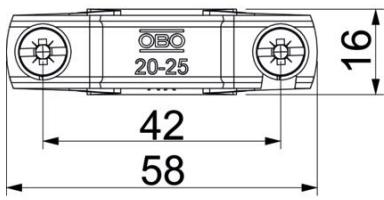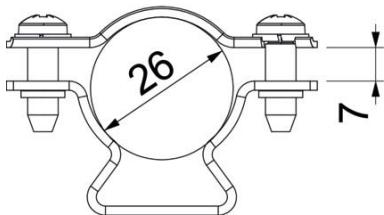

Технические характеристики

Размеры провода	26 мм круглый
Посадка	26 mm rund mm