

Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Артикульный номер: 5408969



- безболтовая установка отдельно стоящих молниеприемных мачт и изолированных молниеприемных мачт диаметром 40 мм;
- возможно крепление провода isCon®;
- максимальный наклон кровли 5 градусов;
- с перемычкой для быстрого крепления круглого проводника Rd 8-10;
- бетонные основания и резьбовые стержни необходимо заказать отдельно.



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	5408969
Тип	isFang 3B-150
Обозначение 1	Треножный штатив
Обозначение 2	для изол. молниеприемной мачты
Производитель	OBO
Размер	1,65x1,85m
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	950 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Треножный штатив isFang

Артикульный номер: 5408969



Размеры

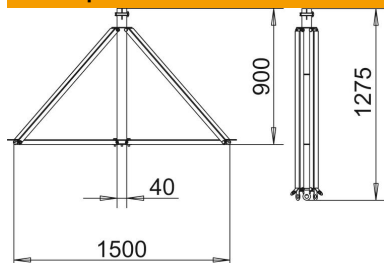

Размер В	1 500 мм
Размер d мин.	40 мм
Размер Н	1 275 мм
Размер L	900 мм

Технические характеристики

Установка молниеприемного стержня	Надежность.
Исполнение	Штатив