


# Технический паспорт

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал  
30 мм

Артикульный номер: 5408952



Держатель для крепления изолированных опорных труб на защищаемой кровельной надстройке или к стене.

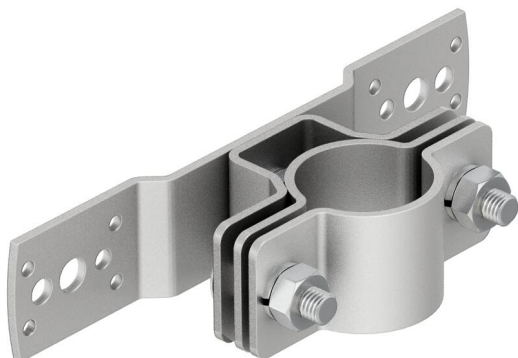

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	5408952
Тип	isFang TW30
Обозначение 1	Опора isFang
Обозначение 2	для настенного монтажа
Производитель	OBO
Размер	30mm
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	2
Единица расхода	Шт.
Масса	62 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

Держатель isFang для настенного монтажа, интервал  
30 мм

Артикульный номер: 5408952



## Размеры

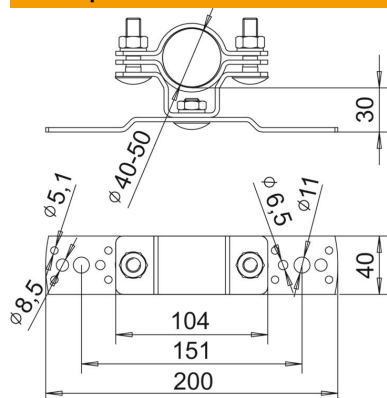

Длина	78 мм
Ширина	40 мм
Высота	200 мм
Размер L	30 мм