


Fiche technique

Angle intérieur, pour goulottes de type WDKH 80210

Référence: 6192110



Angle intérieur pour les moulures WDK.
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.

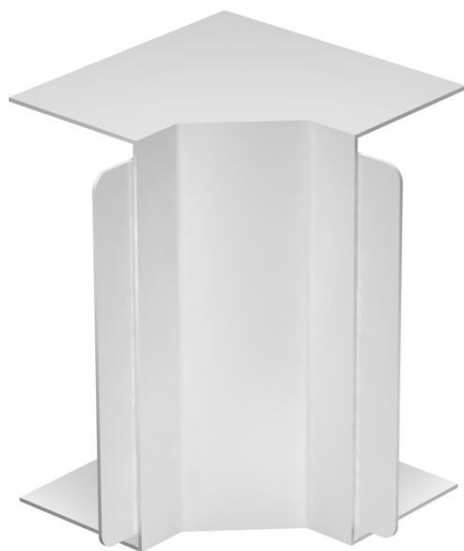

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6192110
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	80x210mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	pc
Poids	21,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Angle intérieur, pour goulottes de type WDKH 80210

Référence: 6192110



Dimensions

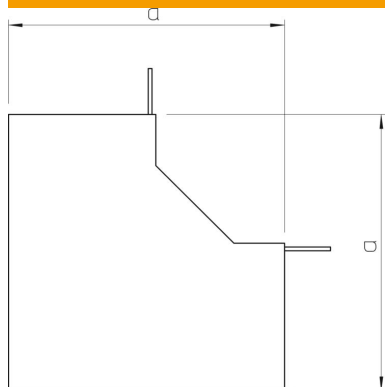

Longueur	150 mm
Largeur	210 mm
Hauteur	80 mm
Cote a	150 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Pièce en forme
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Film de protection	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm